


T-Steckverschraubung QBMTL-10-32-UNF-5/32-U

Teilenummer: 572296

FESTO

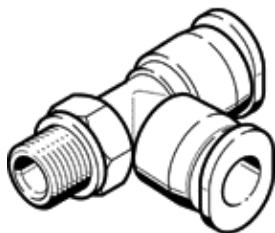

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Mini
Nennweite	0,098 "
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	L-Form, zusätzlicher Steckanschluss längs
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0,095 ... 1 MPa 0,95 ... 10 bar 13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	1,106 ft-lbf
Produktgewicht	0,176 oz
Befestigungsart	Außensechskant 5/16
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 10-32 UNF-2A
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 5/32"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	32 ... 140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt PBT
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei