


Anschlussleiste VABM-L1-14G-G14-16-M-GR

Teilenummer: 573933

FESTO

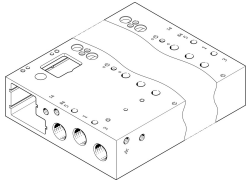

Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	16 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	16
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Produktgewicht	2211 g
Anschluss Steuerluft 12/14	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung