


# Linienportal DHSL-6-EGC120TB-DGSL20

Teilenummer: 574518

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

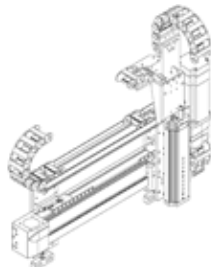

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 6
Nutzlast	0 ... 6 kg
Antrieb Z-Achse	DGSL-20
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	0 ... 200 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	$\pm 0,01$ mm
Antrieb Y-Achse	EGC-120-TB
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 8.500 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	$\pm 0,08$ mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	$\pm 0,08$ mm