


# Raumportal DHSR-50-EGC185TB-2EGC185TB-EGC185SP

Teilenummer: 574559

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

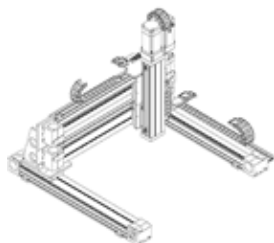

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Raumportal 50
Nutzlast	0 ... 50 kg
Antrieb Z-Achse	EGC-185-SP
Antriebsart Z-Achse	elektrisch mit Spindel
Zwischenposition Z-Achse	beliebig
Hub Z-Achse	0 ... 1.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	2x EGC-185-TB
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung 2x
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 1.500 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,08 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,08 mm
Antrieb X-Achse	EGC-185-TB
Antriebsart X-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition X-Achse	beliebig
Hub X-Achse	0 ... 8.500 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse	± 0,08 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse	± 0,08 mm