 



Zeitverzögerungsventil VZ-3-PK-3

Teilenummer: 5755

FESTO

unbetätigt kein Durchgang, auf 2n-Anschlussplatte mit Stecknippelanschluss für Schlauch NW 3.
Bei Anschluss eines Zusatzvolumens sind entsprechend längere Zeiten möglich.

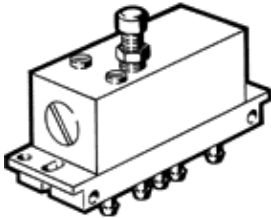

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Betätigungsart	pneumatisch
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Überdeckung	negative Überdeckung
Hinweis zur Zwangsdynamisierung	Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche
Betriebsdruck	2,5 ... 8 bar
Normalnenndurchfluss	90 l/min
Einstellbare Verzögerungszeit	0,25 ... 5 s
Pausendauer für Rückstellung	≥ 55 ms
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung	± 0,5 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	150 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau auf Montagerahmen wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	PK-3
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss