


Magnetventil CJM-5/2-1/4-FH

Teilenummer: 6159

FESTO

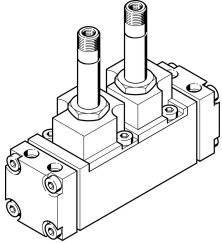

Datenblatt

| Merkm al | Wert |
|------------------------------------|--|
| Ventilfunktion | 5/2 bistabil |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Normalnenndurchfluss | 1400 l/min |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss | Anschlussplatte |
| Betriebsdruck | 1.5 bar...8 bar |
| Nennweite | 6.5 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Handhilfsbetätigung | tastend |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Max. Schaltfrequenz | 40 Hz |
| Schaltzeit ein | 28 ms |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Mediumstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Befestigungsart | auf Anschlussplatte |
| Anschluss Steuerluft 12 | G1/8 |
| Anschluss Steuerluft 14 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G1/4 |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Membran | PUR |