


Schnellverschraubung CK-1/4-PK-6-KU

Teilenummer: 6257

FESTO

Außengewinde mit Dichtkante, Polymerausführung.

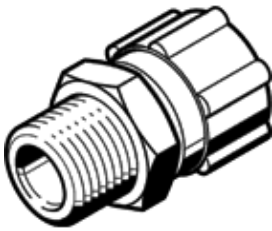

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	5,3 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtkante
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::] Wasser (flüssig, eisfrei)
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	5,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 8 mm für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoff Einschraubzapfen	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform