


Verteilerblock FR-8-1/2

Teilenummer: 6411

FESTO

zur Druckluftverteilung.

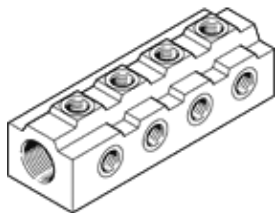

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	18,6 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	35 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	1.000 g
Anzahl Abgänge	8
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss