


# ODER-Glied OS-PK-3

Teilenummer: 6684

FESTO

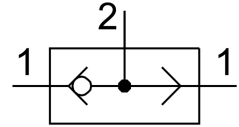

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	ODER-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnennendurchfluss	120 l/min
Betriebsdruck	1.6 bar...8 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	POM
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite	2.4 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geöltter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	9 g
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR