


Verteilerblock FR-4-3/8-B

Teilenummer: 6703

FESTO

zur Druckluftverteilung.

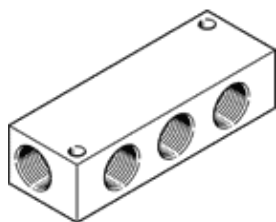

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	15 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Produktgewicht	75 g
Anzahl Abgänge	3
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss