 



Tasthebelventil

H-4/3-M5

Teilenummer: 7334

FESTO

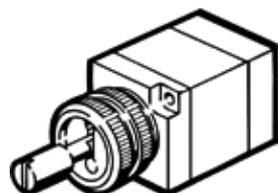

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|-------------------|
| Ventilfunktion | 4/3 entlüftet |
| Betätigungsart | manuell |
| Normalnennendurchfluss | 125 l/min |
| Betriebsdruck | 0 ... 8 bar |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Nennweite | 4 mm |
| Dichtprinzip | weich |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | nicht gefasst |