
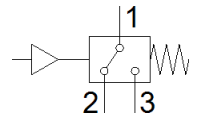


PE-Wandler PE-PK-4

Teilenummer: 7470

FESTO

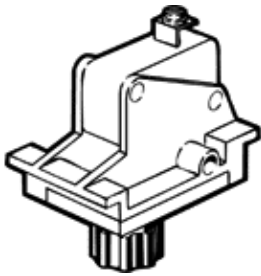

Datenblatt

Merkmal	Wert
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Messgröße	Relativdruck
Messverfahren	Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Betriebsdruck	0 ... 0,25 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumtemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Schaltelementfunktion	Wechsler
Einschaltpunkt	0,25 bar
Ausschaltpunkt	0,07 bar
Max. Schaltfrequenz	1 Hz
Mindestlaststrom	100 mA
Betriebsspannungsbereich AC	12 ... 250 V
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 250 V
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Befestigungsart	wahlweise: auf Montagerahmen 1n mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Pneumatischer Anschluss	PK-4
Werkstoffinformation Gehäuse	PET POM Stahl
Werkstoffinformation Schaltkontakt	silber
Werkstoffinformation Elektrischer Anschluss	Messing
Werkstoffinformation Membran	CR
Schutzart	IP00, IP20 mit Schutzkappe