


# Getriebe

## EMGC-40-P-G4-SEC-67

Teilenummer: 8000595  
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

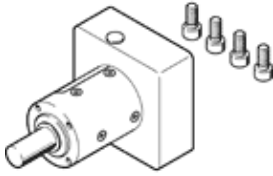

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	67 mm
Verdrehspiel	0,5 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	4:1
Max. Antriebsdrehzahl	6.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-20 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	6,5 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,04 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	13 Nm
Max. Wirkungsgrad	94 %
Verdrehsteifigkeit	0,85 Nm/arcmin
Produktgewicht	450 g
Schnittstellencode Motor Out	40G
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform