


Getriebe EMGC-60-P-G4-SEC-67

Teilenummer: 8000613
Auslaufprodukt

FESTO

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

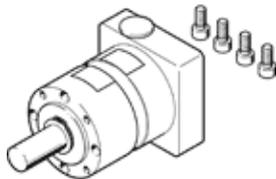

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	67 mm
Verdrehspiel	0,5 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	4:1
Max. Antriebsdrehzahl	6.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-20 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	26 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,34 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	44 Nm
Max. Wirkungsgrad	94 %
Verdrehsteifigkeit	2,4 Nm/arcmin
Produktgewicht	900 g
Schnittstellencode Motor Out	60H
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform