 



Vertikal-Versorgungsplatte VABF-S4-1-P1A14-G14

Teilenummer: 8000689

FESTO

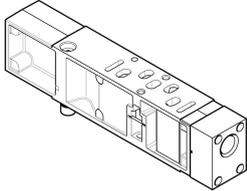

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baubreite | 26 mm |
| Basierend auf Norm | ISO 15407-2 |
| Einbaulage | beliebig |
| Pneumatische Höhenverkettung | Alternative Druckversorgung für 1 und 14 |
| Betriebsdruck | 1 MPa 10 bar |
| Normalnenndurchfluss | 900 l/min |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Schutzart | IP65 NEMA 4 |
| Umgebungstemperatur | -5 °C...50 °C |
| Produktgewicht | 191 g |
| Befestigungsart Höhenverkettung | auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |