


Drossel VFFG-T-M5-8

Teilenummer: 8025712

FESTO

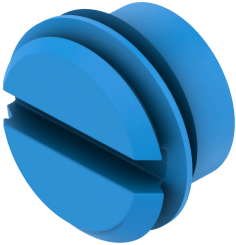

Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---|--|
| Ventilfunktion | Drossel-Funktion |
| Befestigungsart | mit Gewinde |
| Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung | 26.1 l/min |
| Betriebsdruck | -0.9 bar...10 bar |
| Umgebungstemperatur | -5 °C...60 °C |
| Nennweite | 0.85 mm |
| b-Wert | 0.5 |
| C-Wert | 0.1 l/sbar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -20 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 0.5 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Hohlschraube | PA |