


Anschlussblock VABM-B10-25E-N12-7

Teilenummer: 8026257

FESTO

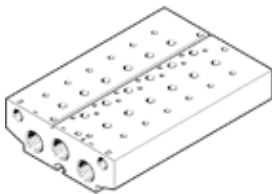

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß | 27,5 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 7 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 2.412 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Anschluss Steuerluft 12 | 1/8 NPT |
| Anschluss Steuerluft 14 | 1/8 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 3 | 1/2 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 5 | 1/2 NPT |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |