


Anschlussblock VABM-B10-25S-N38-3

Teilenummer: 8026271

FESTO

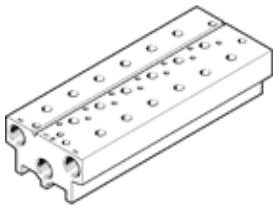

Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	27,5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	579 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	3/8 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung