


Anschlussblock VABM-B10-25S-N38-4

Teilenummer: 8026272

FESTO

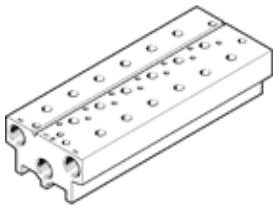

Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	27,5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	720 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	3/8 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung