


# T-Verschraubung NPFC-T-R18-2G18-MFF

Teilenummer: 8030241

FESTO

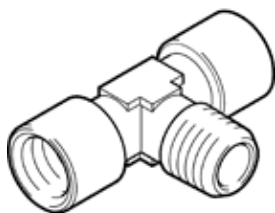

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	26,3 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform