


T-Verschraubung NPFC-T-2R18-G18-MMF

Teilenummer: 8030259

FESTO

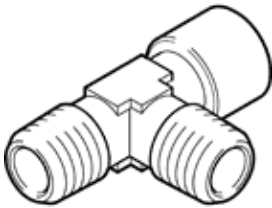

Datenblatt

Merkmale	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	23,2 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform