


X-Verschraubung NPFC-X-R14-3G14-MFFF

Teilenummer: 8030265

FESTO

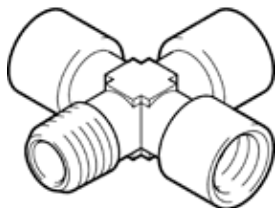

Datenblatt

Merkmale	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0,95 ... 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [:-::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 150 °C
Produktgewicht	59,6 g
Pneumatischer Anschluss 1	R1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform