


Anschlussleiste VABM-L1-10HWS2-G18-24-GR

FESTO

Teilenummer: 8058341

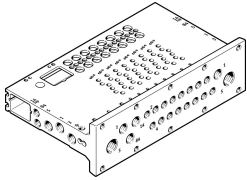

Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	10.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	24
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Anschluss Steuerluft 12/14	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	M7
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	M7
Pneumatischer Anschluss 5	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung