


Parallelbausatz EAMM-U-86-S48-60PA-177

Teilenummer: 8059012

FESTO

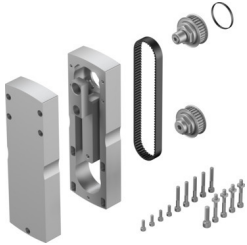

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	175 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0.25 Nm
Übertragbares Drehmoment	9.5 Nm
Produktgewicht	3300 g
Schnittstellencode Aktuator	S48
Schnittstellencode Motor In	60PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform