


# Kupplungsdose NPHS-D6-M-G38

Teilenummer: 8059276

FESTO

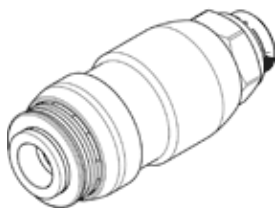

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	10 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 20 bar
Normalnenndurchfluss	2.050 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	15 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	179 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform