


Axialbausatz EAMM-A-N38-70AB

Teilenummer: 8063577
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.](#)

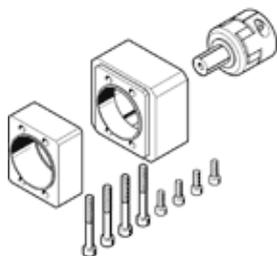

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	12,5 Nm
Produktgewicht	645 g
Schnittstellencode Aktuator	N38
Schnittstellencode Motor In	70AB
Werkstoffhinweis	RoHS konform