


Getriebe EMGA-40-A-G5-40P

Teilenummer: 8085343

FESTO

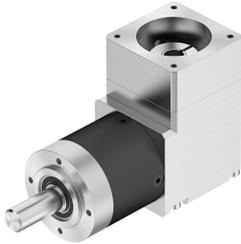

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------|-------------------------|
| Flanschgröße Getriebe | 40 mm |
| Flanschgröße Motor | 40 mm |
| Verdrehspiel | 0.35 deg |
| Getriebeart | Winkelgetriebe |
| Getriebeübersetzung | 5:1 |
| Max. Antriebsdrehzahl | 18000 1/min |
| Betriebstemperatur Getriebe | -25 °C...90 °C |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Schutzart | IP54 |
| Dauerabtriebsdrehmoment | 7.5 Nm |
| Massenträgheitsmoment Getriebe | 0.035 kgcm ² |
| Max. Abtriebsdrehmoment | 12 Nm |
| Max. Wirkungsgrad | 95 % |
| Verdrehsteifigkeit | 0.8 Nm/arcmin |
| Produktgewicht | 500 g |
| Schnittstelle Getriebe Abtrieb | 40G |
| Schnittstelle Getriebe Antrieb | 40P |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |