


Parallelbausatz EAMM-U-87-T46-80PA-114

Teilenummer: 8091537
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.

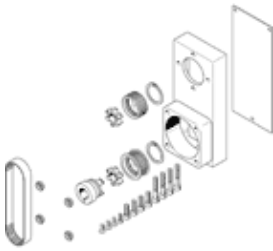

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Baugröße | 87 |
| Mittenabstand | 114 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Getriebeübersetzung | 1:1 |
| Max. Drehzahl | 3.000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C |
| Massenträgheitsmoment | 44,4 kgmm ² |
| Leerlaufantriebsmoment | 0,22 Nm |
| Übertragbares Drehmoment | 3 Nm |
| Produktgewicht | 1.057 g |
| Schnittstellencode Aktuator | T46 |
| Schnittstellencode Motor In | 80PA 80RA |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |