


# Klemmleiste NECC-L8G5-C1

Teilenummer: 8106756

FESTO

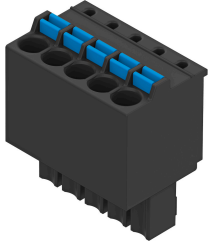

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Kabelabgang	gerade
Produktgewicht	3.8 g
Gebindegröße	1
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anslusstechnik	Anschlussbild L8
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	5
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	gesteckt
Elektrischer Anschluss 2, Anslusstechnik	Federzugklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...300 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	8 A
Stoßspannungsfestigkeit	1.6 kV
Schirmung	nein
Leiter-Nennquerschnitt	AWG28 - 16
Schutzart	IP20
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-40 °C...115 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz