


Axialbausatz EAMM-A-P4-28B-40RA

Teilenummer: 8107708

FESTO

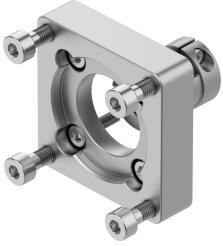

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	0.7 Nm
Produktgewicht	50 g
Schnittstellencode Aktuator	P4-28B
Schnittstellencode Motor In	40RA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform