 



Vertikal-Drucksperrplatte VMPA14-HS

Teilenummer: 8110429

FESTO

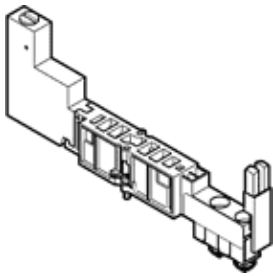

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	10 mm
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Absperrung für 1
Betriebsdruck	3 ... 8 bar
Normalnenndurchfluss Belüftung	103 l/min
Normalnenndurchfluss Entlüft.	213 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	240 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung PA-verstärkt