


T-Steckverschraubung NPQE-T-M3-Q4-P10

Teilenummer: 8113048

FESTO

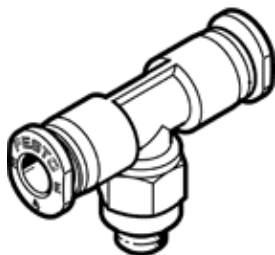

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Mini |
| Nennweite | 1 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | T-Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Reinraumklasse | ISO Klasse 4 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 60 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 0,3 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 5 % |
| Produktgewicht | 4,63 g |
| Befestigungsart | Außensechskant SW8 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde M3 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm |
| Farbe Lösering | blau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt PBT |
| Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff O-Ring | NBR |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | Stahl rostfrei |