


# Magnetspule

## VACC-S18-120-K4-3U-KS4ME

Teilenummer: 8118319

FESTO

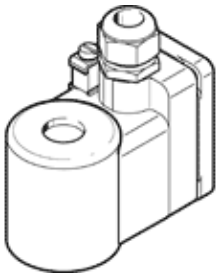

### Datenblatt

| Merkmal                              | Wert   |
|--------------------------------------|--|
| Betätigungsart                       | elektrisch   |
| Einbaulage                           | beliebig   |
| Schaltstellungsanzeige               | nein   |
| Einschaltdauer                       | 100 %  |
| Isolierstoffklasse                   | H  |
| Spulenkennwerte                      | 230 V AC: 50/60 Hz, Leistung 12 VA<br>230 V DC: 12 W |
| Zulässige Spannungsschwankungen      | -15 % / +10 %  |
| Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU | EPL Db (KR)<br>EPL Gb (KR)                           |
| Zertifikat ausstellende Stelle       | 22-AV4BO-0256X<br>22-AV4BO-0257X                     |
| Ex-Zündschutzart Gas                 | Ex e mb IIC T4                                       |
| Ex-Zündschutzart Staub               | Ex tD A21 IP66 T120°C                                |
| Ex-Umgebungstemperatur               | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C                       |
| LABS-Konformität                     | VDMA24364-Zone III                                   |
| Schutzart                            | IP66   |
| Produktgewicht                       | 580 g  |
| Elektrischer Anschluss               | Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5       |
| Werkstoffhinweis                     | RoHS konform   |