


Verbindungsleitung NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Teilenummer: 8122832

FESTO

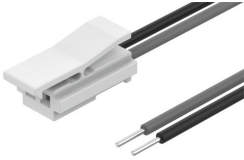

Datenblatt

Merkmale	Wert
Maximale Anzahl Ventilsolenoiden	1
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	2 g
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite Schaltausgang
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel mit Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild HP
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Push-Pull mit Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Ziehen
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Spannungsversorgung Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	2x Einzelader
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	2
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...24 V
Schirmung	nein
Hinweis zum Betrieb	Nur mit externer Leistungsreduzierung betreiben
Kabellänge	0.3 m
Leitungseigenschaft	für statische Anwendungen
Biegeradius, feste Kabelverlegung	11 mm
Kabeldurchmesser	0.96 mm
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung

Merkmal	Wert
Werkstoff Gehäuse	PEEK
Farbe Gehäuse	grau
Werkstoff Isolierhülle	PVC