


# Wartungseinheit MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WPE-B

Teilenummer: 8130947

★ Kernprogramm

FESTO

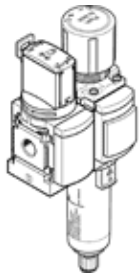

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	4
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Druckanzeige	G1/8 vorbereitet
Betriebsdruck Mpa	0,1 ... 1 MPa
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Normaldurchfluss Entlüftung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.400 l/min
Normalnennndurchfluss	1.500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Verträglichkeit mit Esteröl nicht gegeben
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-5 ... 50 °C
Mediumstemperatur	-5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	470 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Befestigungswinkel mit Zubehör wahlweise:
Werkstoffhinweis	RoHS konform