


# Getriebe EMGA-40-A-G8-40P

Teilenummer: 8141732

FESTO

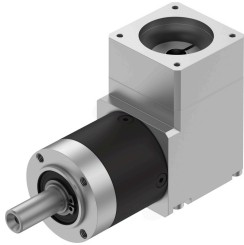

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	40 mm
Verdrehspiel	0.35 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	8:1
Max. Antriebsdrehzahl	18000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	6 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.032 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	10 Nm
Max. Wirkungsgrad	92 %
Verdrehsteifigkeit	0.7 Nm/arcmin
Produktgewicht	500 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	40G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	40P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform