


# Getriebe EMGA-60-A-G8-60P

Teilenummer: 8141738

FESTO

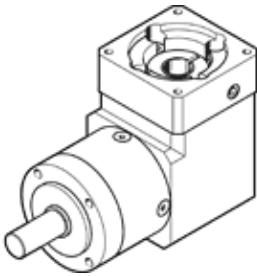

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	60 mm
Verdrehspiel	0,27 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	8:1
Max. Antriebsdrehzahl	13.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	18 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,243 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	29 Nm
Max. Wirkungsgrad	93 %
Verdrehsteifigkeit	1,6 Nm/arcmin
Produktgewicht	1.700 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	60G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	60P
Werkstoffhinweis	RoHS konform