


# Getriebe EMGA-120-P-G8-SAS-140

Teilenummer: 8141759

FESTO

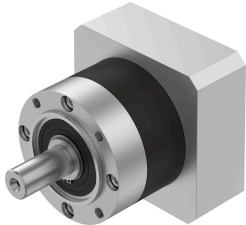

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Flanschgröße Getriebe	120 mm
Flanschgröße Motor	140 mm
Verdrehspiel	0.12 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	8:1
Max. Antriebsdrehzahl	6500 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	120 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	1.431 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	380 Nm
Max. Wirkungsgrad	97 %
Verdrehsteifigkeit	18 Nm/arcmin
Produktgewicht	7000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	120G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	140A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform