


Anschlussplatte VMPA14-AP-4-EMG-D2-8-S

Teilenummer: 8157742

FESTO

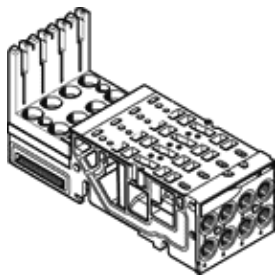

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	65,5 mm
Länge	107,3 mm
Rastermaß	14 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	4
Betriebsdruck Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Steuerdruck MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	320 g
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss