
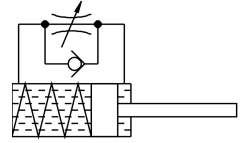


Stoßdämpfer DYSD-Q11-5-5-Y1F-L-Y9

Teilenummer: 8161520

FESTO

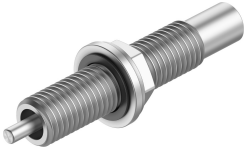

Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	5
Hub	5 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	1 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.2 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Dämpfungslänge	5 mm
Max. Anschlagkraft	200 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	2 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	8000 J
Max. Restenergie	0.01 J
Rückstellkraft	7 N
Min. Einschubkraft	27 N
Produktgewicht	10 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	Stahl, verzinkt