


Axialbausatz EAMM-A-L48-100A-G2

Teilenummer: 8164278

★ Kernprogramm

FESTO

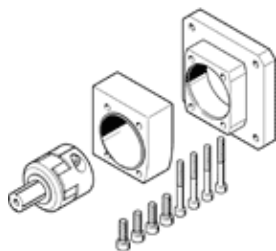

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	789 g
Schnittstellencode Motor In	100A
Werkstoffhinweis	RoHS konform