 



# Kipprollenhebelventil L-5-1/4-B

Teilenummer: 8993

FESTO

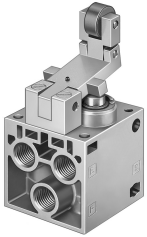

## Datenblatt

Merkmals	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennendurchfluss	550 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	G1/4
Betriebsdruck	-0.95 bar...10 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Nennweite	7 mm
Steuerart	direkt
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Betätigungskraft	71.5 N
Produktgewicht	360 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss