
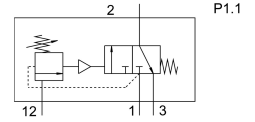


Druckschaltventil VD-3-PK-3

Teilenummer: 9270

FESTO

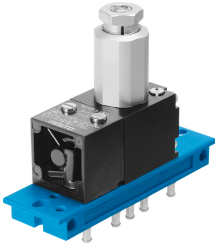

Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|--|
| Normalnennendurchfluss | 100 l/min |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss | PK-3 |
| Betriebsdruck | 0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar |
| Nennweite | 2.5 mm |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatur | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 220 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | PK-3 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | PK-3 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | PK-3 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |