

 

# Vakuumsaugdüse VAD-1/4

Teilenummer: 9394

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

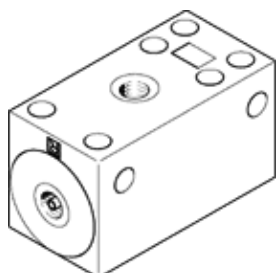

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	1 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hohes Vakuum
Konstruktiver Aufbau	T-Form
Betriebsdruck Mpa	0,15 ... 1 MPa
Betriebsdruck	1,5 ... 10 bar 21,75 ... 145 psi
Max. Vakuum	80 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-20 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Vakuumananschluss	G1/4
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss