


Adapter AD-G3/8-3/8NPT-I

Teilenummer: 9397

FESTO

eine Seite Innen-, andere Seite Außengewinde.

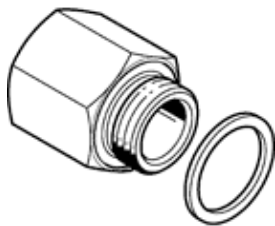

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--------------------------------------|
| Nennweite | 11,5 mm |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1 | 25 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2 | 22 Nm |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 38,5 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 % |
| Produktgewicht | 25,3 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Innengewinde 3/8 NPT |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | PVC |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl verzinkt |