


# amortiguador DYEF-M16-Y1

Número de artículo: 1179879

FESTO

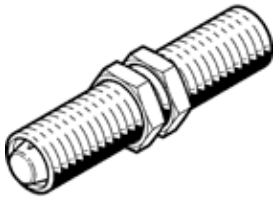

## Hoja de datos

| Característica                          | Valor   |
|---|---|
| Tamaño                                  | M16   |
| Carrera                                 | 1,3 mm  |
| Amortiguación                           | Amortiguación por topes elásticos, sin tope fijo metálico |
| Posición de montaje                     | indistinto  |
| Detección de la posición                | sin   |
| Velocidad máx. del impacto              | 0,8 m/s   |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado                          |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                    | 0 ... 60 °C   |
| Carrera de amortiguación                | 1,3 mm  |
| Consumo máximo de energía por carrera   | 0,55 J  |
| Peso del producto                       | 106 g   |
| Tipo de fijación                        | con contratuerca  |
| Indicación sobre el material            | Conforme con RoHS   |
| Material de las juntas                  | NBR   |
| Material de la carcasa                  | Acero de aleación fina                                    |