


 
Actuador lineal DGPL-2 1/2"- -PPV-A-GF-B

Número pieza: 162936

FESTO

para detección sin contacto, sin vástago, con unión continua entre el émbolo y el arrastrador, y amortiguación de fin de carrera regulable en ambos lados.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

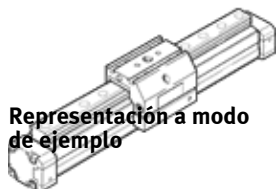

Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

Caracter.	Valor
Carrera	10 ... 3.000 mm
Diámetro del émbolo	2 1/2"
Amortiguación	PPV: Amortiguación neumática regulable a ambos lados YSR: amortiguador, mapa característico para amortiguación dura
Guía	Guía deslizante
Principio de arrastre	A ras (ranura)
Presión de funcionamiento	1,5 ... 8 bar
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carrera de amortiguación	30 mm
Conexión neumática	NPT3/8-18