


Conector multipolo IMP1-SD-25

Número pieza: 18317

FESTO

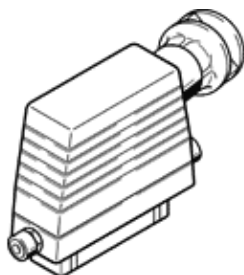

Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro máximo admisible del cable	11 ... 21 mm
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento AC	≤ 300 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 250 V
Resistencia a la corriente	10 A
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Peso del producto	315 g
Sección de la conexión	1,5 mm ²
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo 25 contactos
atornillamiento cables	Pg21
Tipo de fijación	Con brida de sujeción
Información sobre el material del cuerpo	Material sintético Aleación ligera de fundición inyectada
Información sobre el material del contacto crimp	Aleación de cobre Plateado