


Secador por adsorción LDF-H4-N1/2

Número pieza: 185680

FESTO

para disponer de aire comprimido seco y limpio.
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

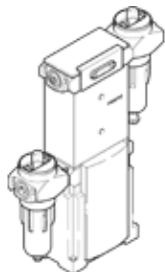

Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	vertical
Funda de protección	funda protectora metálica
Presión inicial 1	4 ... 10,5 bar
punto de rocío atmosférico	-40 °C
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Según la normativa UE sobre EMC Según la normativa UE de baja tensión
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura del medio	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	2 ... 50 °C
Peso del producto	24.700 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc