


# Terminal de válvulas IIMP-02-1/8-8-BU

Número pieza: 18866

FESTO

G1/8, con conector multipolo.

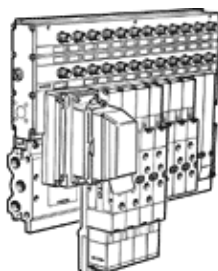

## Hoja de datos

| Caracter.                                  | Valor  |
|--|--|
| Función de las válvulas                    | 5/2 monoestable<br>5/2 biestable<br>5/3 a presión<br>5/3 a descarga<br>5/3 cerrada |
| Caudal nominal normal                      | 750 ... 1.000 l/min  |
| Presión de funcionamiento                  | -0,9 ... 10 bar  |
| Control eléctrico                          | Multipol   |
| Cantidad máxia de posiciones para válvulas | 8  |
| Temperatura ambiente                       | -5 ... 50 °C   |
| Tipo de protección                         | IP65   |
| Tipo de accionamiento                      | eléctrico  |
| tipo de terminal de válvulas               | 02   |
| Construcción                               | Corredera  |
| Alimentación del aire de control           | externo<br>interno   |
| Estructura del terminal de válvulas        | patrón fijo  |
| Presión de control                         | 1,5 ... 10 bar   |
| Tensión nominal de funcionamiento DC       | 24 V   |
| Temperatura del medio                      | -5 ... 50 °C   |
| Indicación sobre el material               | contiene sustancias perjudiciales para la pintura                                  |